

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6175566



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



PC/  
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6175566
Typ	WDKH-E60110RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,556 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1843 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6175566



### Abmessungen

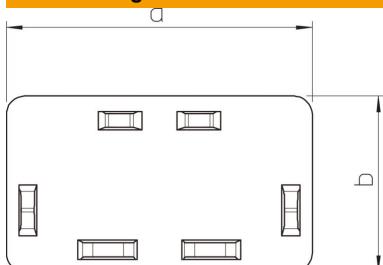

Länge	27,5 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	110 mm
Maß b	60 mm

### Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C