

# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175594

**OBO**  
BETTERMANN

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175594
Typ	WDKH-I40060RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,427 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5456 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175594

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

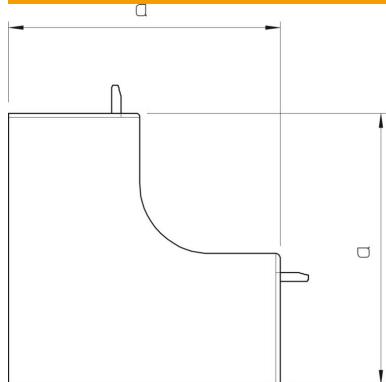

Länge	110 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	85 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm