

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175630



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

CEUK
CA

Fluor
COP
HALOGENFREI

Stammdaten	
Artikelnummer	6175630
Typ	WDKH-A40060RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,423 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5141 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175630

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

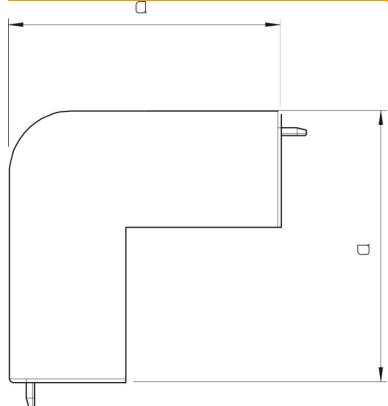

Länge	100 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm
Maß a	45 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	60 mm
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm