

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175634



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175634
Typ	WDKH-A60090RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x90mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,373 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6343 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175634



Abmessungen

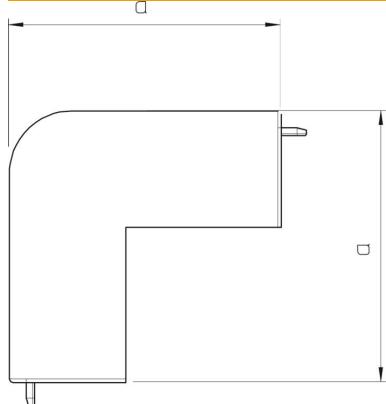

Länge	100 mm
Breite	90 mm
Höhe	60 mm
Maß a	69 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm