

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175648



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175648
Typ	WDKH-F10020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,308 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0294 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175648



Abmessungen

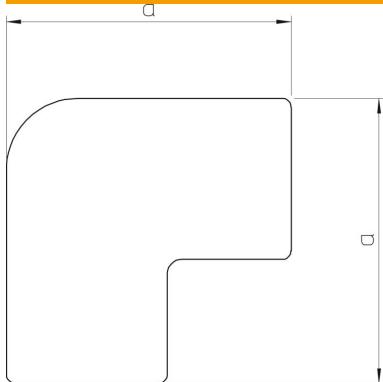

Länge	40 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt für Kanal-Abmessung	nein
10 x 20	
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm