

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666

OBO
BETTERMANN

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



CE
UK
CA

PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175666
Typ	WDKH-F40060RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,048 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,415 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

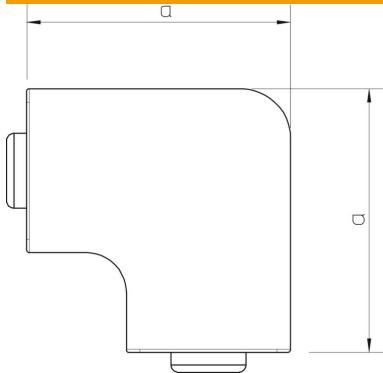

Länge	101 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	85 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	60 mm
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm