

Technisches Datenblatt

T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175690



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175690
Typ	WDKH-T15030RW
Bezeichnung 1	T-Stückhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,954 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0713 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175690



Abmessungen

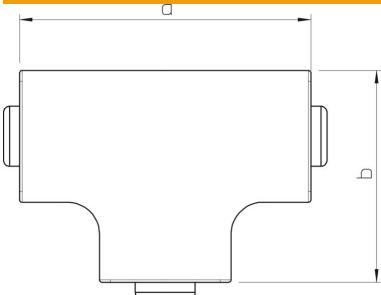

Länge	73 mm
Breite	30 mm
Höhe	18,5 mm
Maß a	73 mm
Maß b	53 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	15 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C