

# Technisches Datenblatt

## T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175702



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.




Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6175702                                  |
| Typ                                             | WDKH-T40060RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | T- und Kreuzstückhaube                   |
| Bezeichnung 2                                   | halogenfrei                              |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 40x60mm                                  |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 8,413 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5775 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |

### Abmessungen

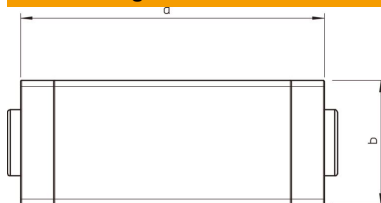

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 190 mm |
| Breite | 65 mm  |
| Höhe   | 40 mm  |
| Maß a  | 190 mm |
| Maß b  | 66 mm  |

# Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175702



## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 40x60          |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kanalhöhe min.                | 60 mm          |
| Kanaltiefe                    | 40 mm          |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK07           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |