


Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175714

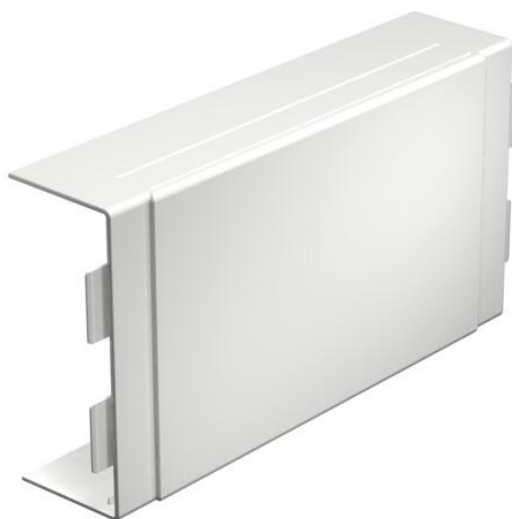

T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175714
Typ	WDKH-T60150RW
Bezeichnung 1	T- und Kreuzstückhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,463 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3714 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175714



Abmessungen

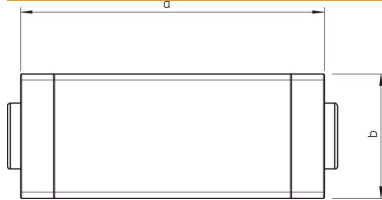

Länge	291 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Maß a	291 mm
Maß b	155 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60x
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C