


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175932

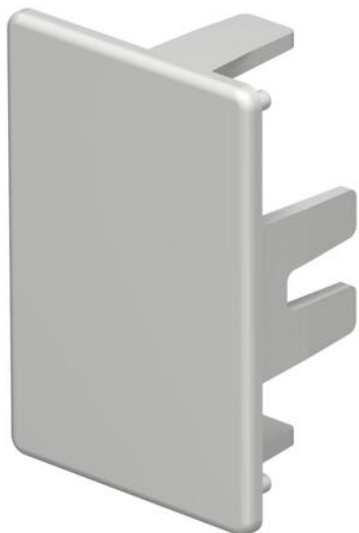

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175932
Typ	WDKH-E30045LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0265 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175932



Abmessungen

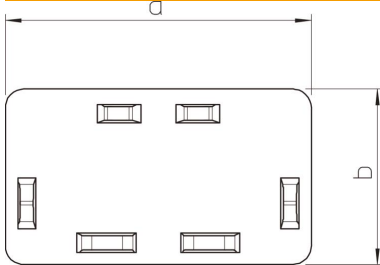

Länge	17 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	45 mm
Maß b	30 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C