

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175940



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175940
Typ	WDKH-E60090LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x90mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,024 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1319 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175940



Abmessungen

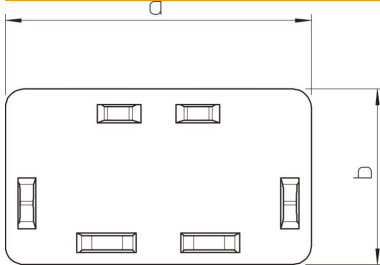

Länge	27,5 mm
Breite	90 mm
Höhe	60 mm
Maß a	90 mm
Maß b	60 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C