

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175948



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

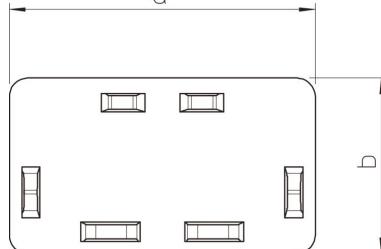
Stammdaten	
Artikelnummer	6175948
Typ	WDKH-E60150LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,736 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2814 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175948

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	
Länge	27,5 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Maß a	150 mm
Maß b	60 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C