


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175968



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

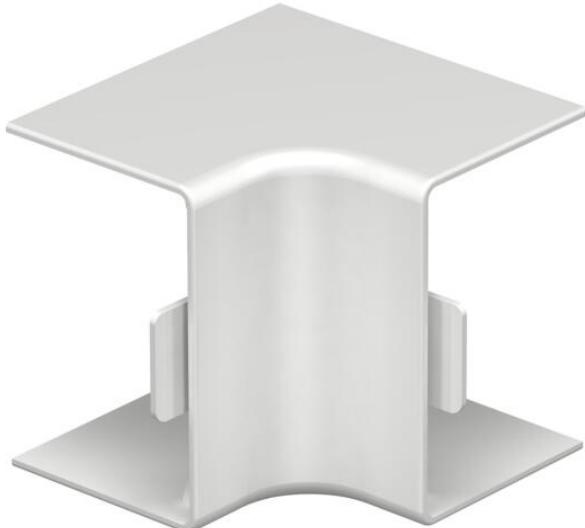

PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6175968
Typ	WDKH-I30045LGR
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1006 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175968



### Abmessungen

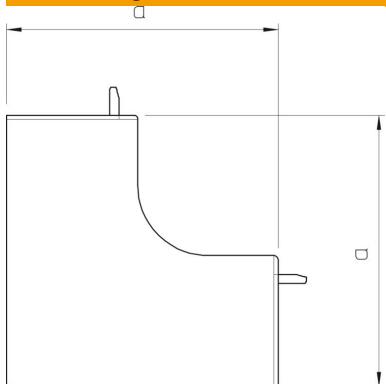

Länge	52 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	60 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm