

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175972



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175972
Typ	WDKH-I40060LGR
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,427 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5653 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175972



Abmessungen

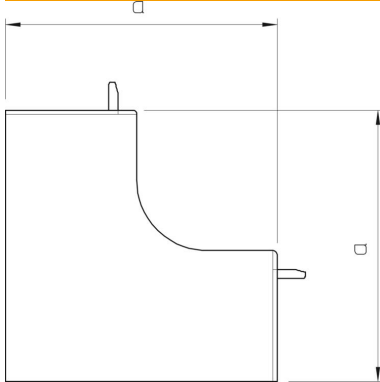

Länge	110 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	85 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm