


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6176004



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

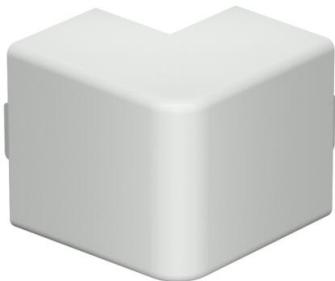

PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

CEUK
CA

HALOGENFREI

Stammdaten	
Artikelnummer	6176004
Typ	WDKH-A30045LGR
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1299 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6176004



Abmessungen

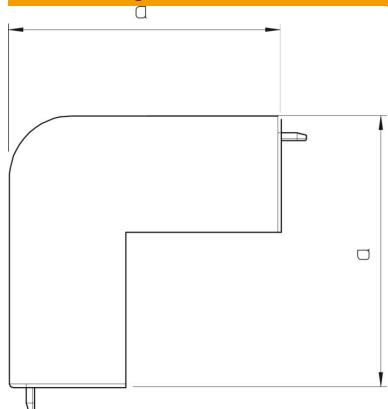

Länge	57 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	57 mm
Maß b	57 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	30 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm