


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60110



Artikelnummer: 6176016

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

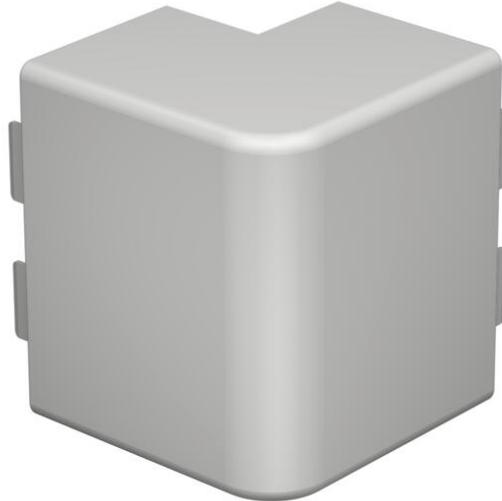

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6176016
Typ	WDKH-A60110LGR
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,338 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6527 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6176016

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

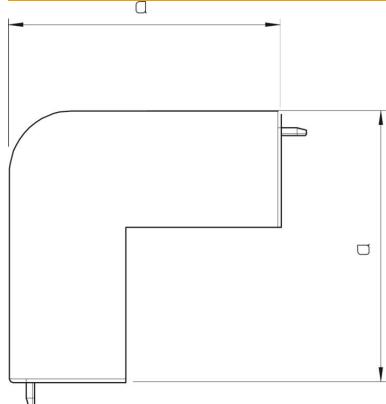

Länge	100 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm