

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6176020



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

| Stammdaten | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6176020 |
| Typ | WDKH-A60150LGR |
| Bezeichnung 1 | Außeneckhaube |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x150mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 15,18 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8305 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6176020



Abmessungen

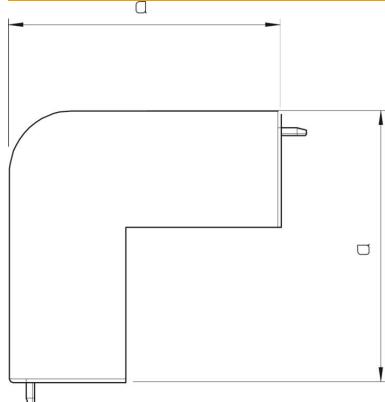

| | |
|--------|--------|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß a | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kanaltiefe | 60 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Selbstverlöschend | ja |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |