


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6176048



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

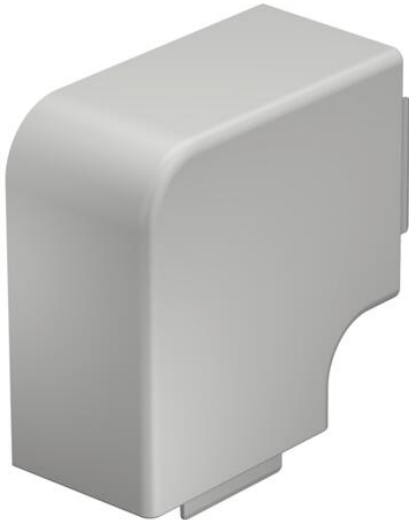

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6176048
Typ	WDKH-F60090LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x90mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,696 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6039 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6176048



Abmessungen



Länge	129 mm
Breite	94 mm
Höhe	60 mm
Maß a	129 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm