

# Technisches Datenblatt

## T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6176072



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6176072
Typ	WDKH-T20020LGR
Bezeichnung 1	T-Stückhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,659 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0479 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6176072

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

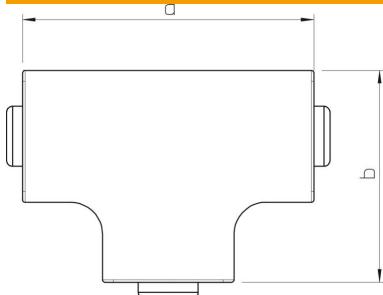

Länge	57 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Maß a	57 mm
Maß b	39 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C