

Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N

Artikelnummer: 6178092



Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4 N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.




PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	6178092
Typ	LK4 H
Bezeichnung 1	Drahthaltesteg
Bezeichnung 2	für LK4
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,348 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,013 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

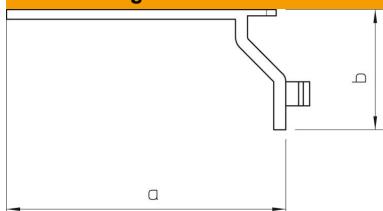

Breite	56 mm
Höhe	25 mm
Maß a	56 mm
Maß b	25 mm

Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N

Artikelnummer: 6178092



Technische Daten

An Kanalbreite anpassbar	ja
Halogenfrei	nein