

Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N

Artikelnummer: 6178349



Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LKV und LKV N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	6178349
Typ	LKV H
Bezeichnung 1	Drahthaltesteg
Bezeichnung 2	für LKV
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,343 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0134 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N

Artikelnummer: 6178349

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

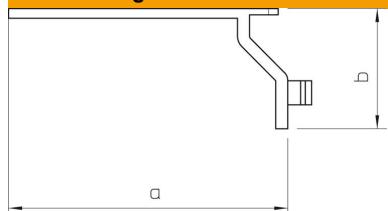

Breite	56 mm
Höhe	25 mm
Maß a	56 mm
Maß b	25 mm

Technische Daten

An Kanalbreite anpassbar	ja
Halogenfrei	nein