

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6183735

**OBO**  
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

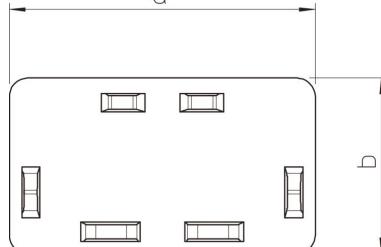
Stammdaten	
Artikelnummer	6183735
Typ	WDK HE40060LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,148 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0547 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6183735

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
	
Länge	27,5 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm
Maß a	60 mm
Maß b	40 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C