

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6183859

OBO
BETTERMANN

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

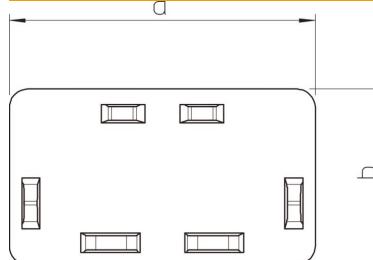
Stammdaten	
Artikelnummer	6183859
Typ	WDK HE60170LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x170mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,859 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1974 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6183859

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge 27,5 mm
Breite	170 mm
Höhe	60 mm
Maß a	170 mm
Maß b	60 mm
Maß H	170 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C