


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191776



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

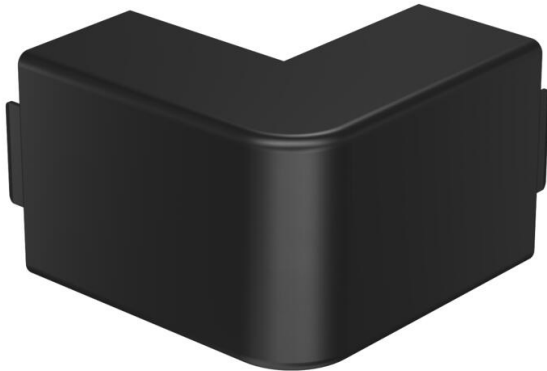

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191776
Typ	WDK HA40060SW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,653 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2546 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	100 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm
Maß a	100 mm
Maß H	60 mm

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191776



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
Schutzfolie	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm