


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6191878



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

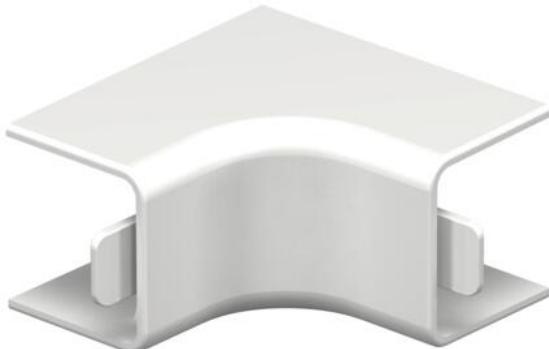

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191878
Typ	WDK H20020RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,619 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0357 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6191878



Abmessungen

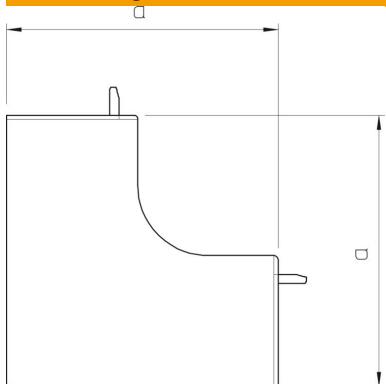

Länge	38,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Maß a	38,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm