


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6191886



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

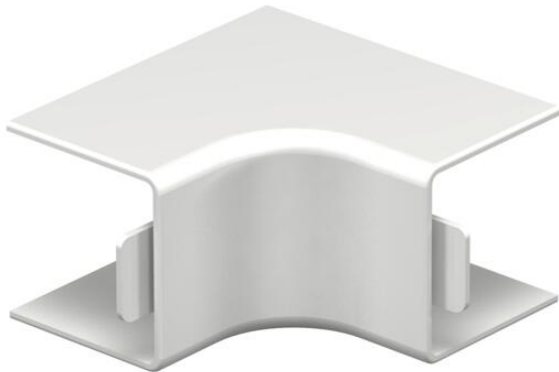

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191886
Typ	WDK HI25025RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x25mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0619 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6191886



Abmessungen

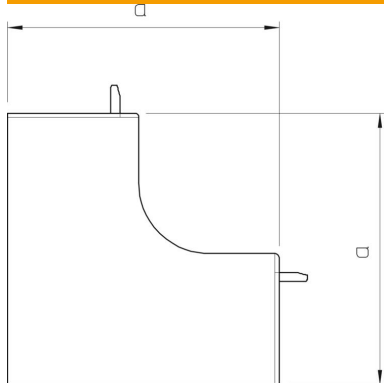

Länge	50 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Maß a	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm