


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6191932



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

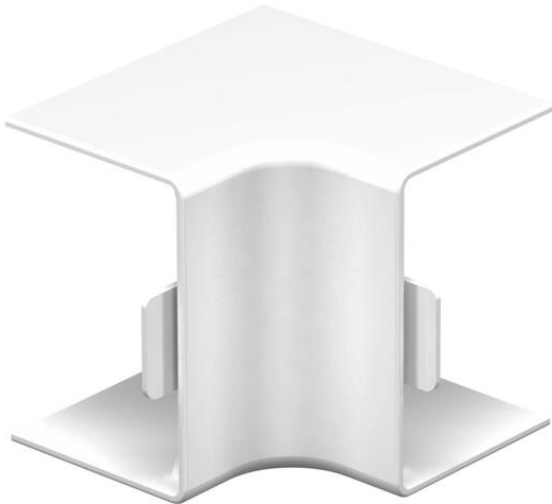

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191932
Typ	WDK HI30045RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,295 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0732 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6191932



Abmessungen

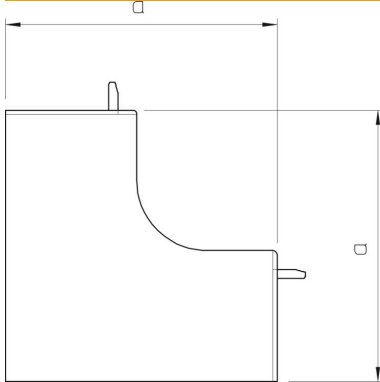

Länge	52 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	52 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm