

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6191940



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191940
Typ	WDK HI40040RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,502 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0943 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6191940



Abmessungen

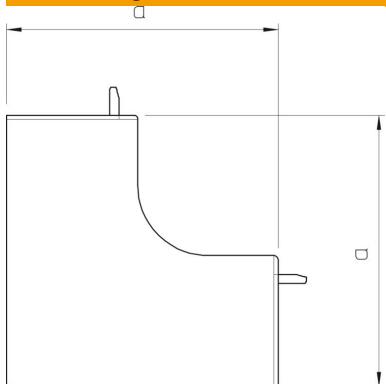

Länge	65 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Maß a	65 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm