

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191959

OBO
BETTERMANN

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



 PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191959
Typ	WDK H140060RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,363 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2689 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191959

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

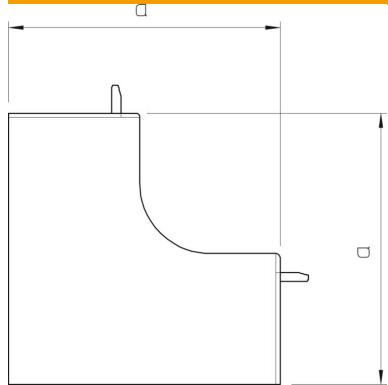

Länge	110 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	110 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm