

# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6192041



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6192041
Typ	WDK HI60130RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x130mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,526 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2949 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6192041



### Abmessungen

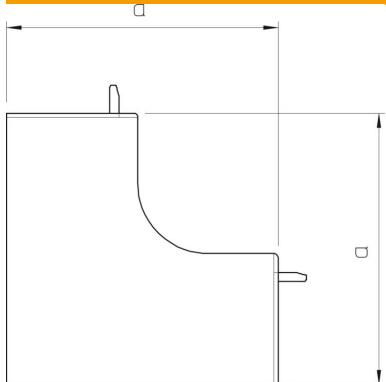

Länge	130 mm
Breite	130 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm