


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

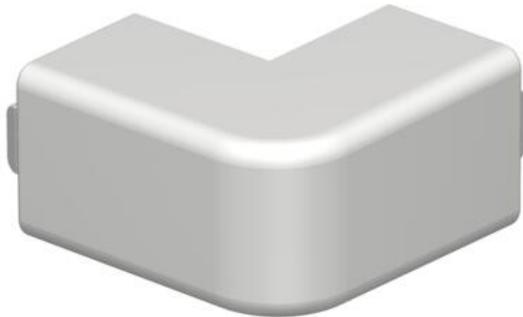

Artikelnummer: 6192165



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192165
Typ	WDK HA20020RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,678 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0349 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6192165

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

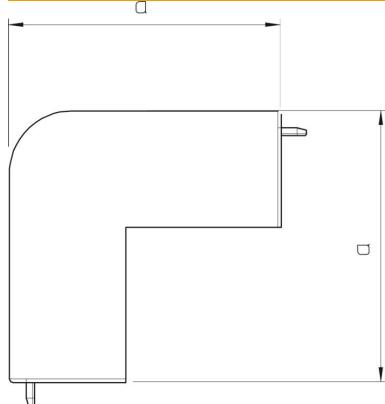

Länge	39 mm
Breite	20 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	38,5 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	20 x 20
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm