


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192173

OBO
BETTERMANN

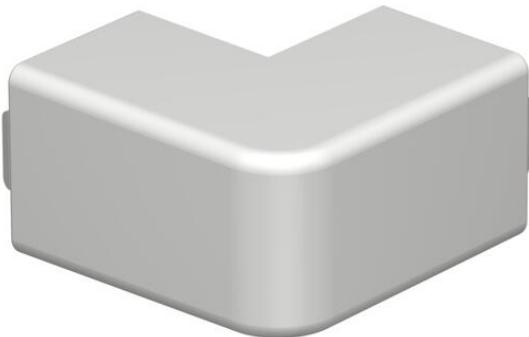

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

DKEC

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192173
Typ	WDK HA25025RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x25mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,424 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0655 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192173

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

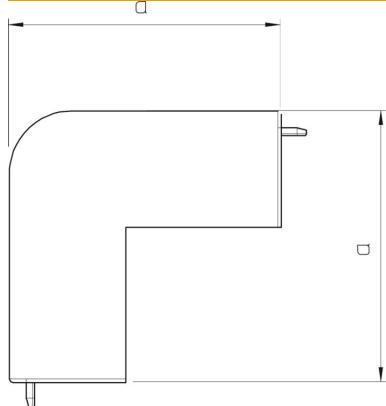

Länge	52 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Maß a	52 mm
Maß H	25 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	25 x 25
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	25 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm