


# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6192238

**OBO**  
BETTERMANN

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

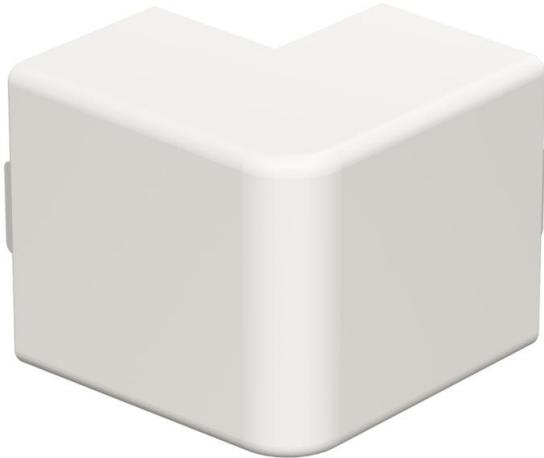

**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6192238
Typ	WDK HA30045RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,319 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,089 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6192238

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

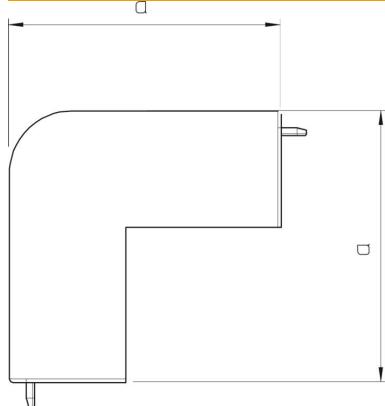

Länge	57 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	57 mm
Maß H	45 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	30 x 45
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	30 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm