

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6192750
Typ	WDK HF15030RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,965 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0381 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192750



### Abmessungen

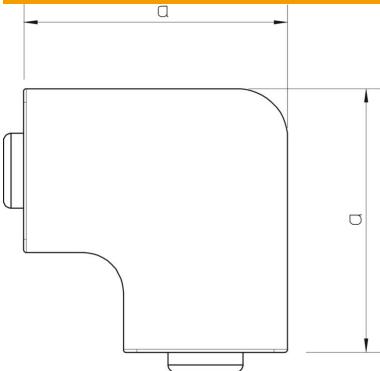

Länge	53 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a	53 mm
Maß H	30 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufraстbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	15 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	15 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm