

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6192866

OBO
BETTERMANN

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6192866
Typ	WDK HF40090RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x90mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,246 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2663 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6192866

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

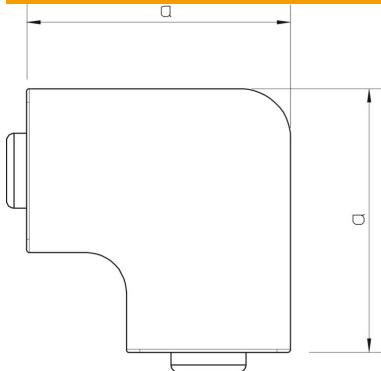

Länge	129 mm
Breite	90 mm
Höhe	40 mm
Maß a	129 mm
Maß H	90 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 90
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm