


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6192939

OBO
BETTERMANN

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

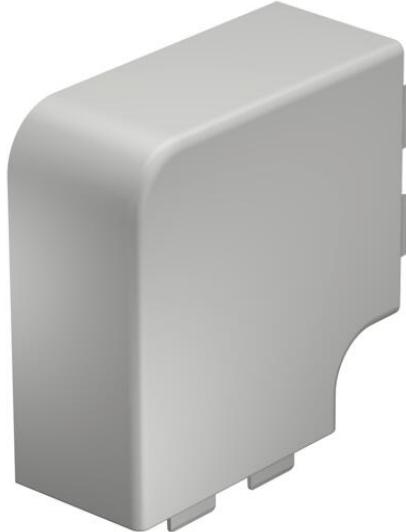

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192939
Typ	WDK HF60110RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,273 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3376 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6192939

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

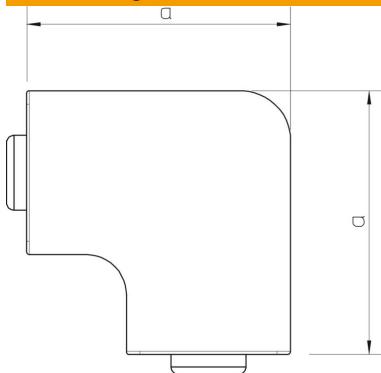

Länge	149 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	149 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 110
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm