

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60210

Artikelnummer: 6192971

OBO
BETTERMANN

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



 CE UK CA

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192971
Typ	WDK HF60210RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x210mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,182 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6709 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60210

Artikelnummer: 6192971

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

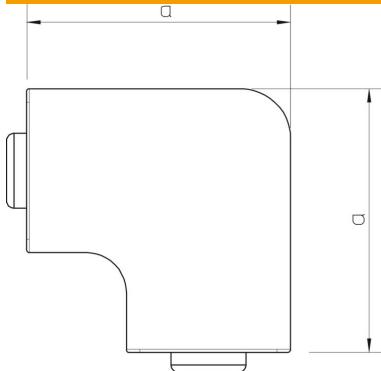

Länge	250 mm
Breite	210 mm
Höhe	60 mm
Maß a	250 mm
Maß H	210 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufraстbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 210
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm