

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193026

OBO
BETTERMANN

Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193026
Typ	WDK I100230CW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	250x230x100
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	109 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8629 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193026

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

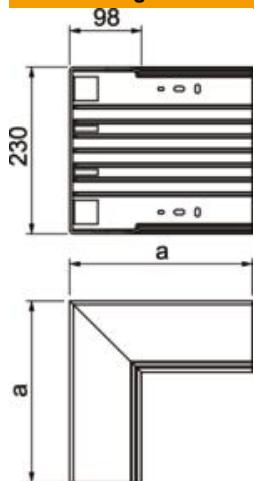

Länge	250 mm
Breite	230 mm
Höhe	100 mm
Maß a	250 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm