

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6193080



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193080
Typ	WDK I80170GR
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	329x170x80
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,7004 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6193080



### Abmessungen

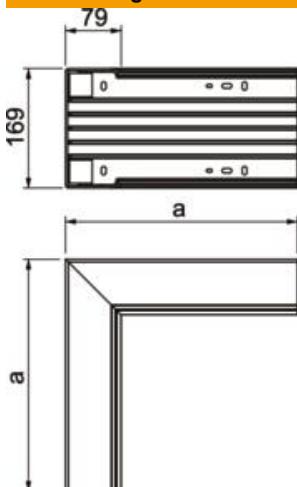

Länge	329 mm
Breite	170 mm
Höhe	80 mm
Maß a	329 mm

### Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm