


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6193153

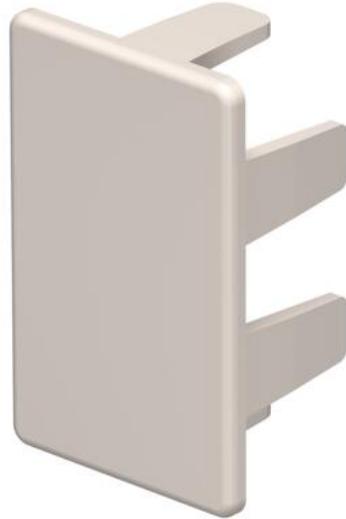

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193153
Typ	WDK HE25040RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	25x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,404 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0179 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6193153



Abmessungen													
	<table><tr><td>Länge</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>40 mm</td></tr></table>	Länge	17 mm	Breite	40 mm	Höhe	25 mm	Maß a	40 mm	Maß b	25 mm	Maß H	40 mm
Länge	17 mm												
Breite	40 mm												
Höhe	25 mm												
Maß a	40 mm												
Maß b	25 mm												
Maß H	40 mm												

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C