


# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193402

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

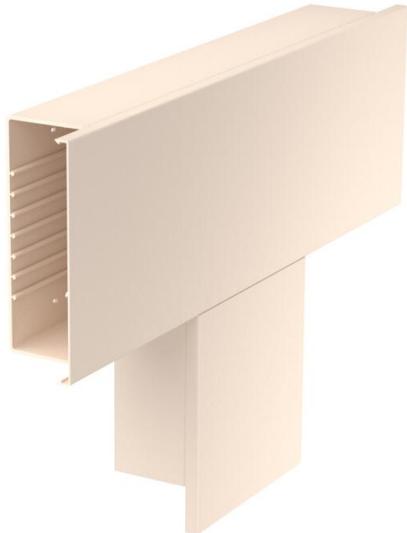

**PVC** Polyvinylchlorid


Stammdaten	
Artikelnummer	6193402
Typ	WDK T100230CW
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	600x230x100
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	248,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,7016 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193402

**OBO**  
BETTERMANN

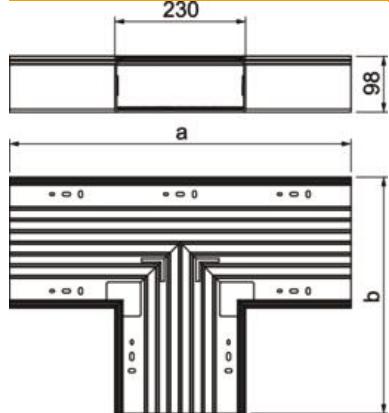Abmessungen	
	Länge 230 mm
	Breite 88 mm
	Höhe 100 mm
	Maß a 600 mm

Technische Daten	
Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C