

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193412



T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6193412
Typ	WDK T100230GR
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	600x230x100
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	248,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,2035 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193412



Abmessungen

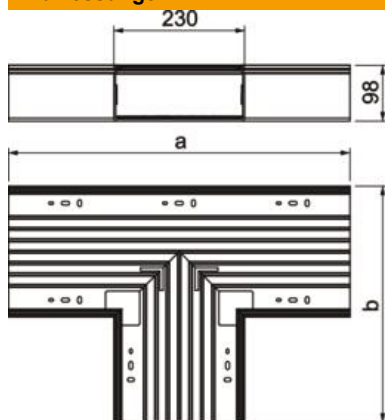

Länge	600 mm
Breite	230 mm
Höhe	100 mm
Maß a	600 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C