

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6193825



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193825
Typ	WDK I80170LGR
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	329x170x80
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6899 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6193825

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

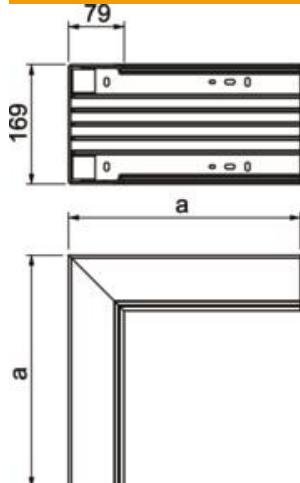

Länge	329 mm
Breite	170 mm
Höhe	80 mm
Maß a	329 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm