

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6193864

OBO
BETTERMANN

Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193864
Typ	WDK I80210LGR
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	329x210x80
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,5998 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80210

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6193864

Abmessungen

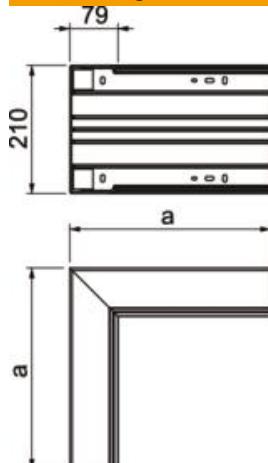

Länge	329 mm
Breite	210 mm
Höhe	80 mm
Maß a	329 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm