

Technisches Datenblatt

Abgangsblech FT

Artikelnummer: 6220436



Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Inklusive anteiliger Schrauben und Kombimuttern.

CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6220436
Typ	LAB 20 FT
Bezeichnung 1	Abgangsblech
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0801 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abgangsblech FT

Artikelnummer: 6220436



Abmessungen

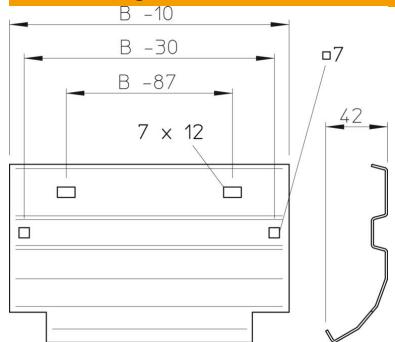

Breite	200 mm
Höhe	45 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein