

# Technisches Datenblatt

## Abgangsblech FT

Artikelnummer: 6220479



Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.  
Inklusive anteiliger Schrauben und Kombimuttern.

CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6220479                  |
| Typ                                 | LAB 60 FT                |
| Bezeichnung 1                       | Abgangsblech             |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B600mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 120 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,0975 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Abgangsblech FT

Artikelnummer: 6220479



### Abmessungen

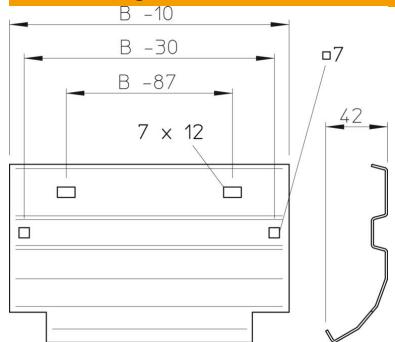

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 600 mm |
| Höhe        | 45 mm  |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B       | 600 mm |

### Technische Daten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt           | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung      | nein |