

Technisches Datenblatt

Anschlussstück A2

Artikelnummer: 6221386

OBO
BETTERMANN



Anschlussstück zur nachträglichen Herstellung von Abzweigen mit gleichem Höheniveau.
Zur Vergrößerung der Kabelauflage werden in Kombination Eckbleche Typ LEB eingesetzt.

CE UK CA 60

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6221386
Typ	LAS 60 A2
Bezeichnung 1	Anschlussstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	H60mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8286 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschlussstück A2

Artikelnummer: 6221386

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

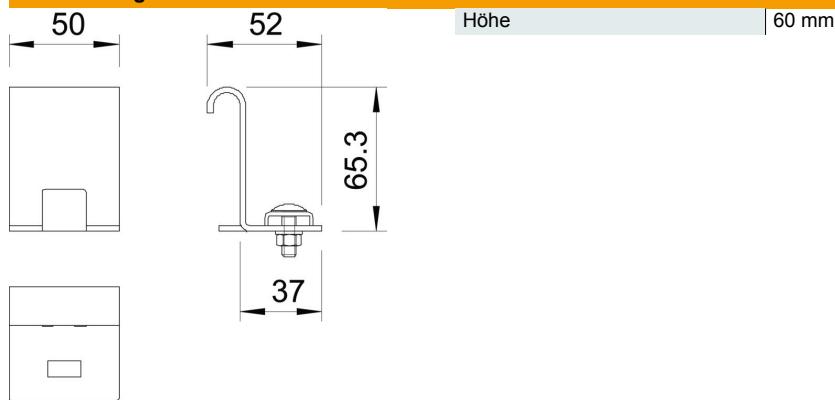

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein