

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6225048



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225048
Typ	LB 90 650 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	458,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,6499 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6225048



### Abmessungen

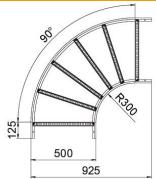

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B	500 mm
Maß R	500 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm