

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225064



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225064
Typ	LB 90 630 R3 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	338,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,5082 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225064



Abmessungen

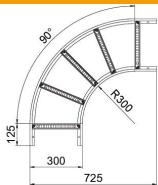

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Maß B	300 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm