

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225066

**OBO**  
BETTERMANN

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK  
CA 60

Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225066
Typ	LB 90 640 R3 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	392,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,2408 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225066

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

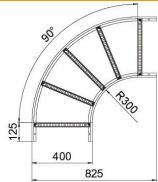

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Maß B	400 mm
Maß R	400 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm